


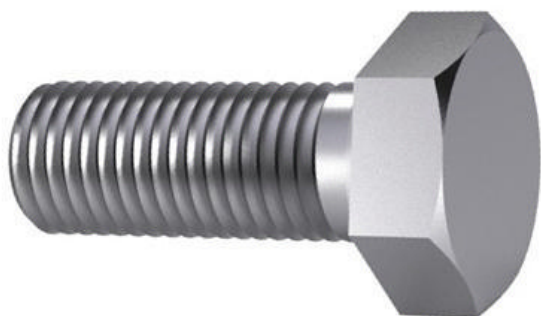

Zeskanttapbout MEF DIN 961 Staal Blank 8.8 M12X1,25X40

Artikelnummer 01071.120.040

Merk -

UBB 950351138694

UNSPSC 31161620

EAN 8715492022202

PKG. van 100 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	40 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrisch extra fijne schroefdraad

Standaarden

DIN	961
NF	E25-151
ISO	8676
NEN	1568

Technische specificatie

d-D	M12
k	7.5
L (mm)	40
P	1.25
s	19

Technische tekening

