


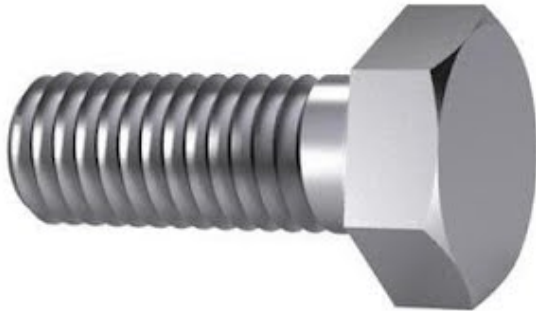

Zeskanttapbout ISO 4017/ DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M20X40

Artikelnummer	01210.200.040
Merk	-
UBB	950351078957
UNSPSC	31161620
EAN	8715492031600
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M20
Lengte	40 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
NEN	1568
DIN	933
NF	E25-114

Technische specificatie

d-D	M20
k	12.5
L (mm)	40
P	2.5
s	30

Technische tekening

