


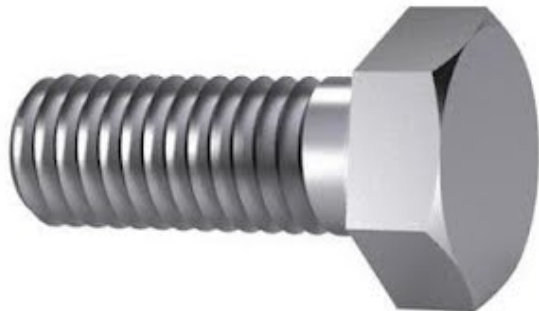

Zeskanttapbout ISO 4017/ DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M27X120

Artikelnummer	01210.270.120
Merk	-
UBB	950351083569
UNSPSC	31161620
EAN	8715492032195
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M27
Lengte	120 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	4017
DIN	933
NEN	1568
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

d-D	M27
k	17
L (mm)	120
P	3
s	41

Technische tekening

