

Zeskantbout DIN 931 Staal Zinkflake Cr6+vrij - ISO 10683 flZnnc 10.9 M6X60

Artikelnummer	04105.060.060
Merk	-
UBB	500575130173
UNSPSC	31161620
EAN	8715494313964
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	60 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Zinkflake Cr6+vrij - ISO 10683 flZnnc
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Een zinc flake oppervlaktebedekking elimineert elke kans op breuk als gevolg van het optreden van waterstofbroosheid.


Standaarden

NEN	1555
ISO	4014
DIN	931
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	24
b (min.): L≤125mm	18
d-D	M6
k	4
L (mm)	60

Technische tekening

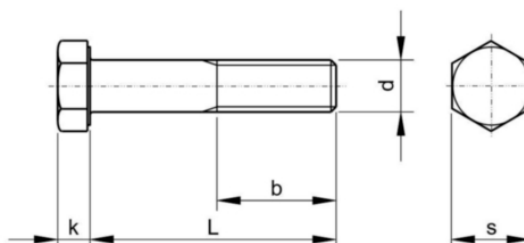

P

1

s

10
