

Zeskantbout DIN 931 Staal Zinkflake Cr6+vrij - ISO 10683 flZnnc 10.9 M16X140

Artikelnummer	04105.160.140
Merk	-
UBB	500505564277
UNSPSC	31161620
EAN	8715494439589
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	140 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Zinkflake Cr6+vrij - ISO 10683 flZnnc
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Een zinc flake oppervlaktebedekking elimineert elke kans op breuk als gevolg van het optreden van waterstofbroosheid.


Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
DIN	931
NEN	1555
NF	E25-112

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16
k	10

Technische tekening

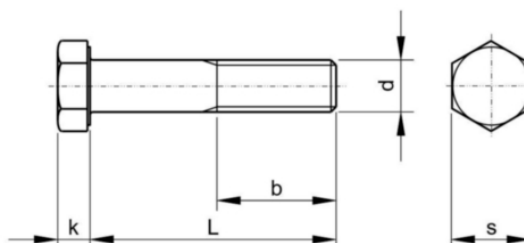

L (mm) 140

P 2

s 24