

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 12.9 M12X120

Artikelnummer 04108.120.120

Merk -

UBB 955351409748

UNSPSC 31161620

EAN 8715493849778

PKG. van 50 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	120 mm
Klasse	12.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.


Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
NF	E25-112
ISO	4014
DIN	931

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	36
b (min.): $L \geq 200$ mm	49
b (min.): $L \leq 125$ mm	30
d-D	M12
k	7.5

Technische tekening

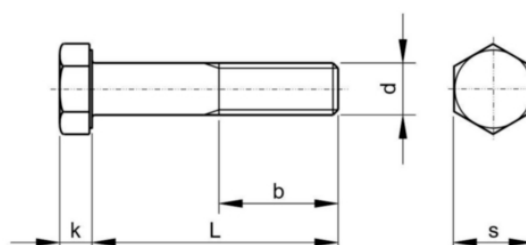

L (mm)	120
P	1.75
s	19