

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 12.9 M16X70

Artikelnummer	04108.160.070
Merk	-
UBB	955351410639
UNSPSC	31161620
EAN	8715493849860
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	70 mm
Klasse	12.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info
 Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.


Standaarden

NEN	1555
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NF	E25-112

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	44
b (min.): $L \geq 200$ mm	57
b (min.): $L \leq 125$ mm	38
d-D	M16
k	10

Technische tekening

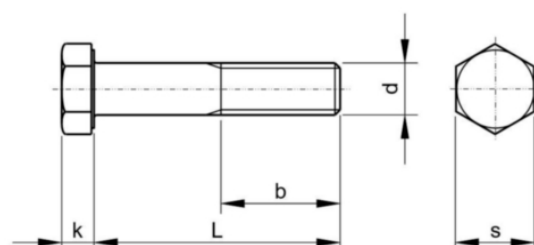

L (mm) 70

P 2

s 24