



Zeskantbout MF DIN 960 Staal Blank 10.9 M8X1,00X60

Artikelnummer 04160.080.060

Merk -

UBB 950351333394

UNSPSC 31161620

EAN 8715492120571

PKG. van 200 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	60 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrisch fijne schroefdraad

Info Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.


Standaarden

NF	E25-152
DIN	960
NEN	1555
ISO	8765

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	28
b (min.): $L > 200$ mm	41
b (min.): $L \leq 125$ mm	22
d-D	M8
k	5.3

Technische tekening

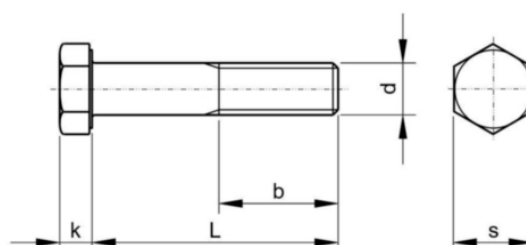

L (mm) 60

P 1

s 13