

Zeskantbout MEF DIN 960 Staal Blank 10.9 M20X1,50X180



Artikelnummer	04161.200.180
Merk	-
UBB	500644712415
UNSPSC	31161620
EAN	8717077019799
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M20
Lengte	180 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrisch extra fijne schroefdraad

Info
 Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.


Standaarden

NEN	1555
DIN	960
ISO	8765
NF	E25-152

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	52
b (min.): $L > 200$ mm	65
b (min.): $L \leq 125$ mm	46
d-D	M20

Technische tekening

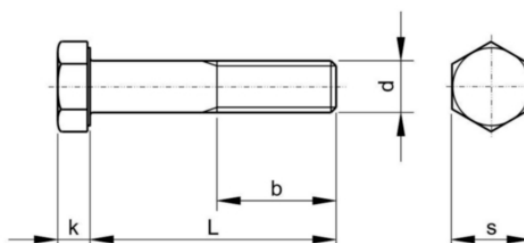

k	12.5
L (mm)	180
P	1.5
s	30

FABORY