

Zeskantbout MEF DIN 960 Staal Blank 10.9 M22X1,50X130



Artikelnummer	04161.220.130
Merk	-
UBB	500644713249
UNSPSC	31161620
EAN	8717077019874
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M22
Lengte	130 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrisch extra fijne schroefdraad

Info
 Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.


Standaarden

NF	E25-152
ISO	8765
DIN	960
NEN	1555

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	56
b (min.): $L > 200$ mm	69
b (min.): $L \leq 125$ mm	50
d-D	M22

Technische tekening

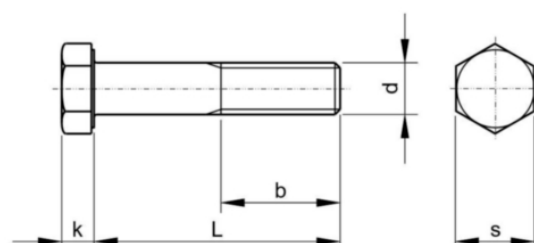

k	14
L (mm)	130
P	1.5
s	32

FABORY