


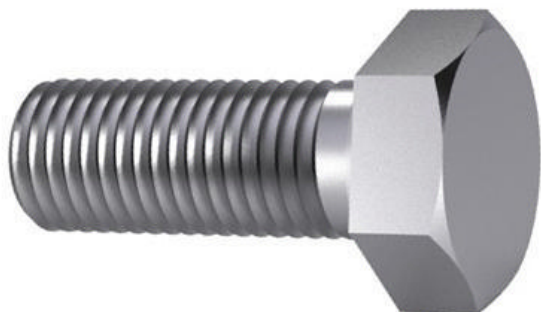

Zeskanttapbout MF DIN 961 Staal Elektrolytisch verzinkt 10.9 M12X1.50X70

Artikelnummer	04172.120.070
Merk	-
UBB	500648168820
UNSPSC	31161620
EAN	8717077212749
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	70 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrisch fijne schroefdraad

Info
 Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

DIN	961
NEN	1568
ISO	8676
NF	E25-151

Technische specificatie

d-D	M12
k	7.5
L (mm)	70
P	1.5

Technische tekening

