


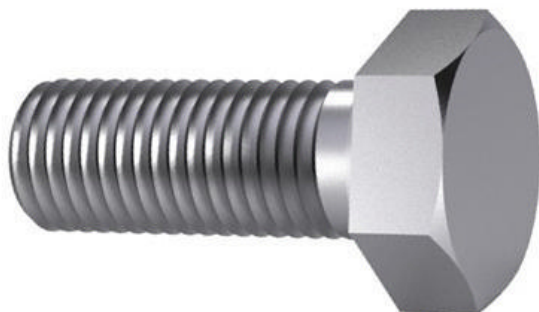

Zeskanttapbout MF DIN 961 Staal Elektrolytisch verzinkt 10.9 M12X1.50X80

Artikelnummer	04172.120.080
Merk	-
UBB	500648168903
UNSPSC	31161620
EAN	8717077212756
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	80 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrisch fijne schroefdraad

Info
 Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

DIN	961
NF	E25-151
NEN	1568
ISO	8676

Technische specificatie

d-D	M12
k	7.5
L (mm)	80
P	1.5

Technische tekening

