


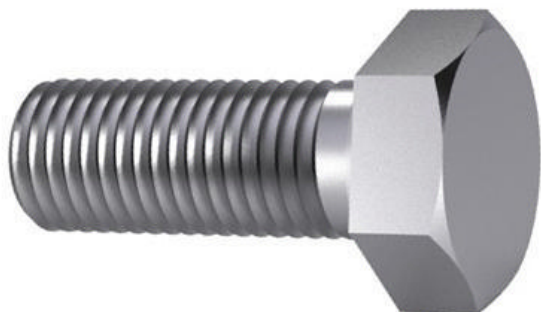

Zeskanttapbout MF DIN 961 Staal Elektrolytisch verzinkt 10.9 M14X1.50X30

Artikelnummer 04172.140.030

Merk -

UBB 500648169166

UNSPSC 31161620

EAN 8717077212770

PKG. van 100 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M14
Lengte	30 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrisch fijne schroefdraad

Info
 Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

ISO	8676
NEN	1568
DIN	961
NF	E25-151

Technische specificatie

d-D	M14
k	8.8
L (mm)	30
P	1.5

Technische tekening

