

Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Staal Blank 12.9 M6X300



Artikelnummer	07000.060.300
Merk	-
UBB	500645037952
UNSPSC	31161605
EAN	8717077053434
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	300 mm
Klasse	12.9
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info
 Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.


Standaarden

ASME	B18.3.1M
DIN	912
NEN	1241
ISO	4762
NF	E25-125
BS	4168-1

Technische specificatie

b	24
d-D	M6
dk(max.)	10
Voldraad als $L \leq$	30
k (max.)	6

Technische tekening

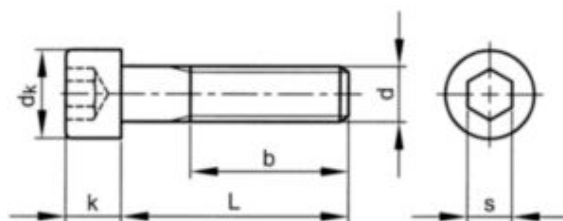

L (mm) 300

P 1

s 5