


## Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Staal Blank 8.8 M22X140

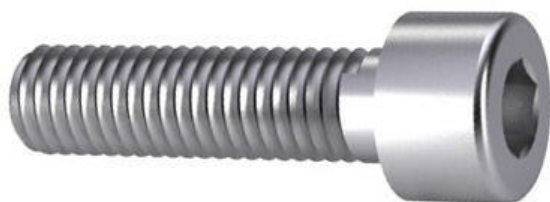

Artikelnummer	07060.220.140
Merk	-
UBB	950351419284
UNSPSC	31161605
EAN	8715492059192
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

### Technische parameters

Diameter (d-D)	M22
Lengte (L) (mm)	140
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

### Standaarden

ISO	4762
ASME	B18.3.1M
NF	E25-125
BS	4168-1
DIN	912

### Technische specificatie

b	56
$d_k$ (max.)	33
Voldraad als $L \leq$	70
k (max.)	22
P	2.50
s	17

### Technische tekening

