


Verzonken schroef met binnenzeskant ISO 10642 Staal Rechts Blank 010.9 M12X20

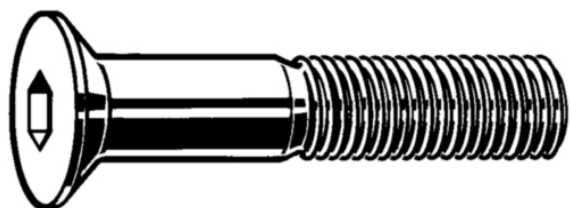

Artikel nummer 07400.120.020

Merk -

UBB 950351479668

UNSPSC 31161518

EAN 8715492083531

PKG. van 100 Alleen volledige
 verpakkingen

Technische parameters

Standaarden

Diameter (d-D)	M12	BS	4168-8
Lengte (L)	20	ISO	10642
Klasse	010.9	NEN	2359
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant	DIN	7991
Kopsoort	Verzonkenkop		
Materiaalsoort	Staal		
Draadrichting	Rechts		
Oppervlaktebedekking	Blank		
Draadsoort	Metrische schroefdraad		

Remarks Alle afmetingen zijn
 richtwaarden, er
 kunnen afwijkingen
 voorkomen
 afhankelijk van
 de leverancier.
 De ongunstige
 kopgeometrie
 beperkt de
 belastbaarheid van
 deze schroeven.
 Indien stalen
 schroeven (bijv.
 8.8 / 10.9 / 12.9)
 met een beperkte
 belastbaarheid
 moeten zijn voorzien

van een markering zal de sterkteklasse voorafgegaan worden door een '0'. Dus 8.8 → 08.8 en 10.9 → 010.9 en 12.9 → 012.9. Bij de roestvaststalen schroeven wordt dit aangeduid door alleen de staalsoort te vermelden en de sterkteklasse (bijv. 70) weg te laten in de merktekens. Dus A2-70 → A2. De oude en nieuwe aanduidingen kunnen nog enige tijd naast elkaar blijven voorkomen.

Info

Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Technische specificatie

d_k (max.)	26.88
s	8
b	36
α	90°
Voldraad als $L \leq$	60
P	1.75
k (max.)	7.4

Technische tekening

