


## Verzonken schroef met binnenzeskant ISO 10642 Staal Blank 010.9 M14X100

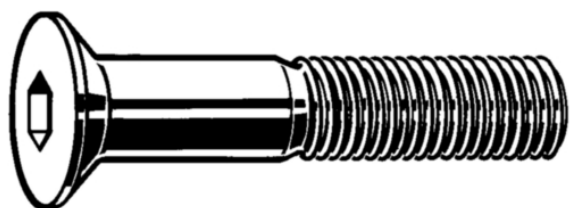

Artikel nummer	07400.140.100
Merk	-
UBB	950351481888
UNSPSC	31161518
EAN	8715492083876
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

### Technische parameters

Diameter (d-D)	M14
Lengte (L) (mm)	100
Remarks	<p>Alle afmetingen zijn richtwaarden, er kunnen afwijkingen voorkomen afhankelijk van de leverancier. De ongunstige kopgeometrie beperkt de belastbaarheid van deze schroeven. Indien stalen schroeven (bijv. 8.8 / 10.9 / 12.9) met een beperkte belastbaarheid moeten zijn voorzien van een markering zal de sterkteklasse voorafgegaan worden door een '0'. Dus 8.8 → 08.8 en 10.9 → 010.9 en 12.9 → 012.9. Bij de roestvaststalen schroeven wordt dit aangeduid door alleen de staalsoort te vermelden en de</p>

### Standaarden

NEN	2359
DIN	≈7991
ISO	10642

sterkteklasse (bijv. 70) weg te laten in de merktekens. Dus A2-70 → A2. De oude en nieuwe aanduidingen kunnen nog enige tijd naast elkaar blijven voorkomen.

Klasse	010.9
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

**Info** Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

### Technische specificatie

b (min.)	40
$d_k$ (max.)	30.8
Voldraad als $L \leq$	65
k (max.)	8.4
P	2
s	10
$\alpha$	90°

### Technische tekening

