


Verzonken schroef met binnenzeskant DIN ≈7991 Staal Blank 010.9 M18X70

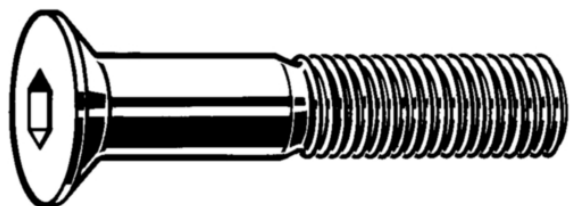

Artikel nummer	07400.180.070
Merk	-
UBB	952351364130
UNSPSC	31161518
EAN	8715492084194
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter (d-D)	M18
Lengte (L)	70
Remarks	<p>Alle afmetingen zijn richtwaarden, er kunnen afwijkingen voorkomen afhankelijk van de leverancier. De ongunstige kopgeometrie beperkt de belastbaarheid van deze schroeven. Indien stalen schroeven (bijv. 8.8 / 10.9 / 12.9) met een beperkte belastbaarheid moeten zijn voorzien van een markering zal de sterkteklasse voorafgegaan worden door een '0'. Dus 8.8 → 08.8 en 10.9 → 010.9 en 12.9 → 012.9. Bij de roestvaststalen schroeven wordt dit aangeduid door alleen de staalsoort te vermelden en de</p>

Standaarden

ISO	10642
BS	4168-8
NEN	2359
DIN	≈7991

sterkteklasse (bijv. 70) weg te laten in de merktekens. Dus A2-70 → A2. De oude en nieuwe aanduidingen kunnen nog enige tijd naast elkaar blijven voorkomen.

Klasse	010.9
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info
Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Technische specificatie

k (max.)	8
Voldraad als $L \leq$	60
s	12
d_k (max.)	33
α	90°
b (min.)	42
P	2.50

Technische tekening

