


## Verzonken schroef met binnenzeskant ISO 10642 Staal Rechts Blank 010.9 M18X100

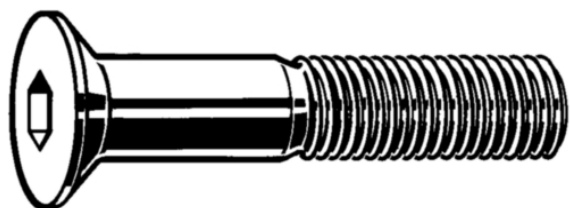

Artikel nummer	07400.180.100
Merk	-
UBB	952351364478
UNSPSC	31161518
EAN	8715492084224
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

### Technische parameters

Diameter (d-D)	M18
Lengte (L)	100
Klasse	010.9
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

### Standaarden

NEN	2359
ISO	10642
BS	4168-8
DIN	7991

Remarks

Alle afmetingen zijn richtwaarden, er kunnen afwijkingen voorkomen afhankelijk van de leverancier. De ongunstige kopgeometrie beperkt de belastbaarheid van deze schroeven. Indien stalen schroeven (bijv. 8.8 / 10.9 / 12.9) met een beperkte belastbaarheid moeten zijn voorzien

van een markering zal de sterkteklasse voorafgegaan worden door een '0'. Dus 8.8 → 08.8 en 10.9 → 010.9 en 12.9 → 012.9. Bij de roestvaststalen schroeven wordt dit aangeduid door alleen de staalsoort te vermelden en de sterkteklasse (bijv. 70) weg te laten in de merktekens. Dus A2-70 → A2. De oude en nieuwe aanduidingen kunnen nog enige tijd naast elkaar blijven voorkomen.

Info

Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

### Technische specificatie

$d_k$ (max.)	33
$k$ (max.)	8
P	2.50
Voldraad als $L \leq$	60
$\alpha$	90°
b	42
s	12

### Technische tekening

