


## Verzonken schroef met binnenzeskant ISO 10642 Staal Blank 010.9 M20X150

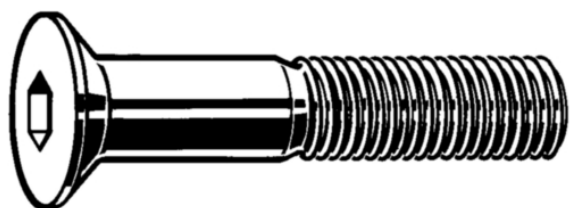

Artikel nummer	07400.200.150
Merk	-
UBB	955351372938
UNSPSC	31161518
EAN	8715493800144
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

### Technische parameters

Diameter (d-D)	M20
Lengte (L) (mm)	150
Remarks	<p>Alle afmetingen zijn richtwaarden, er kunnen afwijkingen voorkomen afhankelijk van de leverancier. De ongunstige kopgeometrie beperkt de belastbaarheid van deze schroeven. Indien stalen schroeven (bijv. 8.8 / 10.9 / 12.9) met een beperkte belastbaarheid moeten zijn voorzien van een markering zal de sterkteklasse voorafgegaan worden door een '0'. Dus 8.8 → 08.8 en 10.9 → 010.9 en 12.9 → 012.9. Bij de roestvaststalen schroeven wordt dit aangeduid door alleen de staalsoort te vermelden en de</p>

### Standaarden

NEN	2359
ISO	10642
DIN	≈7991

sterkteklasse (bijv. 70) weg te laten in de merktekens. Dus A2-70 → A2. De oude en nieuwe aanduidingen kunnen nog enige tijd naast elkaar blijven voorkomen.

Klasse	010.9
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info  
Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

### Technische specificatie

b (min.)	52
$d_k$ (max.)	40.32
Voldraad als $L \leq$	90
k (max.)	10.16
P	2.50
s	12
$\alpha$	90°

### Technische tekening

