


## Verzonken schroef met binnenzeskant ISO 10642 Staal Elektrolytisch verzinkt 08.8 M3X40

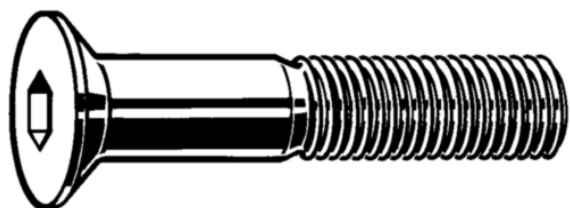

Artikel nummer	07470.030.040
Merk	-
UBB	950351953464
UNSPSC	31161518
EAN	8715492151070
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

### Technische parameters

Diameter (d-D)	M3
Lengte (L) (mm)	40

### Standaarden

DIN	≈7991
ISO	10642

**Remarks**

Alle afmetingen zijn richtwaarden, er kunnen afwijkingen voorkomen afhankelijk van de leverancier. De ongunstige kopgeometrie beperkt de belastbaarheid van deze schroeven. Indien stalen schroeven (bijv. 8.8 / 10.9 / 12.9) met een beperkte belastbaarheid moeten zijn voorzien van een markering zal de sterkteklasse voorafgegaan worden door een '0'. Dus 8.8 → 08.8 en 10.9 → 010.9 en 12.9 → 012.9. Bij de roestvaststalen schroeven wordt dit aangeduid door

alleen de staalsoort te vermelden en de sterkteklasse (bijv. 70) weg te laten in de merktekens. Dus A2-70 → A2. De oude en nieuwe aanduidingen kunnen nog enige tijd naast elkaar blijven voorkomen.

Klasse	08.8
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

### Technische specificatie

b (min.)	18
$d_k$ (max.)	6.72
Voldraad als $L \leq$	25
k (max.)	1.86
P	0.50
s	2
$\alpha$	$90^\circ$

### Technische tekening

