



Stelschroef met binnenzeskant en tap DIN 915 Staal Blank 45H M4X4

Artikelnummer	07820.040.004
Merk	-
UBB	500645131094
UNSPSC	31161518
EAN	8717077062986
PKG. van 1000	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M4
Lengte	4 mm
Klasse	45H
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Point	Tap
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.


Standaarden

DIN	915
ASME	B18.3.6M
NEN	2344
ISO	4028
NF	E27-182
BS	4168-4

Technische specificatie

d-D	M4
dp(max.)	2.5
L (mm)	4
P	0.7
s	2
t (min.)	1.5
z lang (min.)	2

Technische tekening

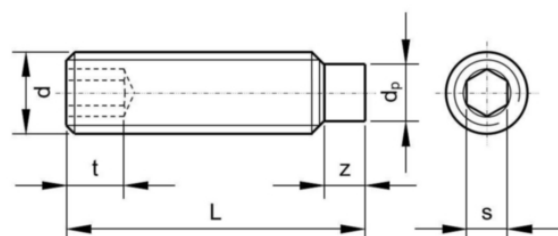

z lang als $L \geq$ 8

z kort (min.) 1