


## Verzonken slotbout met hoog vierkant met zeskantmoer DIN 604/555 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.6 M8X30

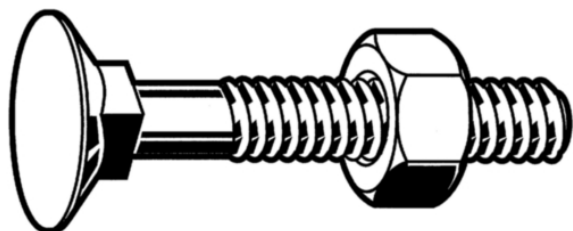

Artikel nummer	08206.080.030
Merk	-
UBB	951351343284
UNSPSC	31161612
EAN	8715492553393
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

### Technische parameters

Diameter (d-D)	M8
Lengte (L)	30
Remarks	De bijbehorende zeskantmoeren hebben een sterkteklasse $\geq$ I4I.
Klasse	4.6
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad


### Standaarden

BS	4933/-
NF	- / E25-402
DIN	605/555 (1987)

### Technische specificatie

$f_n$ (max.)	9,45
$d_k$ (max.)	20.65
s	13
b (min.)	22
m	6.5
P	1.25

### Technische tekening

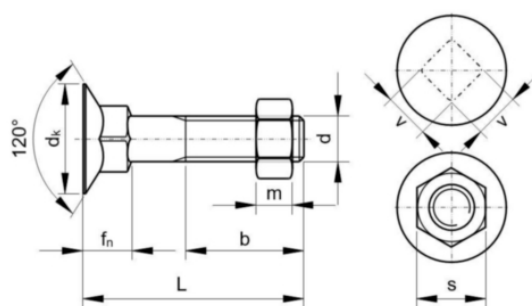

v (max.) 8.58

