


Verzonken slotbout met hoog vierkant met zeskantmoer DIN 605/555 (1987) Staal Rechts Elektrolytisch verzinkt 4.6 M8X40

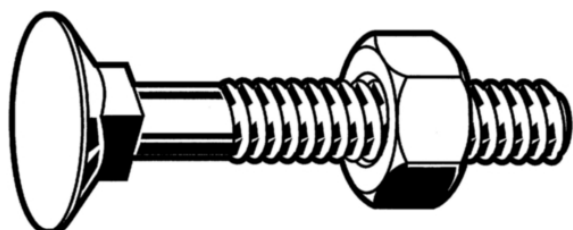

Artikel nummer	08206.080.040
Merk	-
UBB	951351343441
UNSPSC	31161612
EAN	8715492553416
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter (d-D)	M8
Lengte (L)	40
Remarks	De bijbehorende zeskantmoeren hebben een sterkteklasse \geq I4I.
Klasse	4.6
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad


Standaarden

BS	4933/-
DIN	605/555 (1987)
NF	- / E25-402

Technische specificatie

d_k (max.)	20.65
s	13
v (max.)	8.58
m	6.5
f (max.)	9.45

Technische tekening

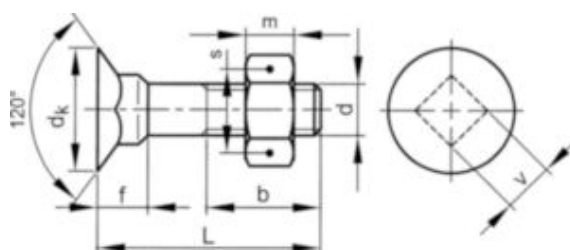

P 1.25

b (min.) 22

UP COURSE.
SETTING THE STANDARD
IN FASTENING SOLUTIONS