


## Slotbout met zeskantmoer DIN 603/555 Staal Rechts Elektrolytisch verzinkt $\geq 4.6$ M5X60

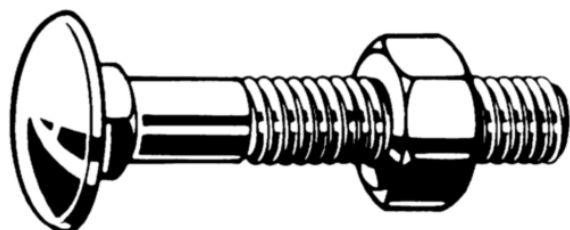

Artikel nummer	08250.050.060
Merk	-
UBB	950351600354
UNSPSC	31161612
EAN	8715492554796
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

### Technische parameters

Diameter (d-D)	M5
Lengte (L)	60
Klasse	$\geq 4.6$
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

### Standaarden

BS	4933/-
NEN	303/697
NF	- / E25-402
ISO	8677/-
DIN	603/555
ASME	B18.5.2.3M/-

### Technische specificatie

m	4
Vn (max.)	5.48
b (min.): 125mm < L ≤ 200mm	22
P	0.80
b (min.): L ≤ 125mm	16
s	8
k (max.)	3.3
fn (max.)	4.1
dk (max.)	13.55

### Technische tekening

