


## Slotbout met zeskantmoer DIN 603/555 Staal Rechts Elektrolytisch verzinkt $\geq 4.6$ M6X30

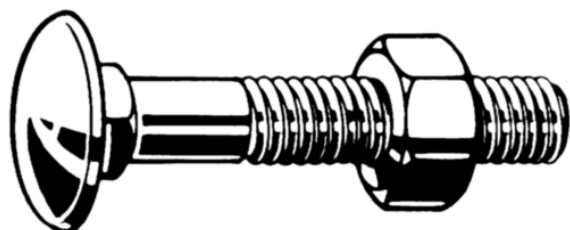

Artikel nummer	08250.060.030
Merk	-
UBB	950351600925
UNSPSC	31161612
EAN	8715492554871
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

### Technische parameters

Diameter (d-D)	M6
Lengte (L)	30
Klasse	$\geq 4.6$
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

### Standaarden

NEN	303/697
NF	- / E25-402
ASME	B18.5.2.3M/-
BS	4933/-
DIN	603/555
ISO	8677/-

### Technische specificatie

b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	18
m	5
s	10
b (min.): $125\text{mm} < L \leq 200\text{mm}$	24
k (max.)	3.88
Vn (max.)	6.48
P	1
$d_k$ (max.)	16.55
fn (max.)	4.6

### Technische tekening

