


## Slotbout met zeskantmoer DIN 603/555 Staal Rechts Elektrolytisch verzinkt $\geq 4.6$ M6X120

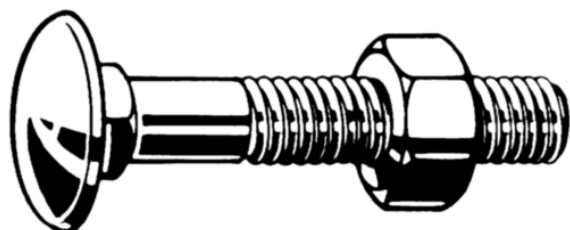

Artikel nummer	08250.060.120
Merk	-
UBB	950351602335
UNSPSC	31161612
EAN	8715492555014
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

### Technische parameters

Diameter (d-D)	M6
Lengte (L)	120
Klasse	$\geq 4.6$
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

### Standaarden

DIN	603/555
ASME	B18.5.2.3M/-
NEN	303/697
BS	4933/-
ISO	8677/-
NF	- / E25-402

### Technische specificatie

$d_k$ (max.)	16.55
k (max.)	3.88
b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	18
$f_n$ (max.)	4.6
s	10
b (min.): $125\text{mm} < L \leq 200\text{mm}$	24
P	1
$V_n$ (max.)	6.48
m	5

### Technische tekening

