


## Slotbout met zeskantmoer DIN 603/555 Staal Rechts Elektrolytisch verzinkt $\geq 4.6$ M8X40

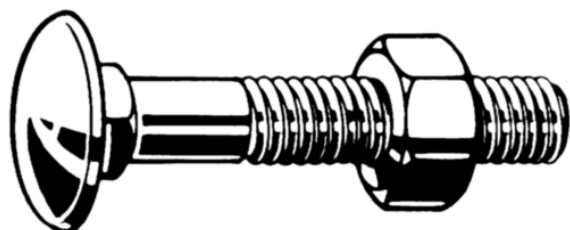

Artikel nummer	08250.080.040
Merk	-
UBB	950351602905
UNSPSC	31161612
EAN	8715492555236
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

### Technische parameters

Diameter (d-D)	M8
Lengte (L)	40
Klasse	$\geq 4.6$
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

### Standaarden

ASME	B18.5.2.3M/-
DIN	603/555
ISO	8677/-
BS	4933/-
NF	- / E25-402
NEN	303/697

### Technische specificatie

m	6.5
b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	22
s	13
P	1.25
b (min.): $125\text{mm} < L \leq 200\text{mm}$	28
b (min.): $L > 200\text{mm}$	41
Vn (max.)	8.58
$d_k$ (max.)	20.65
k (max.)	4.88
$f_n$ (max.)	5.6

### Technische tekening

