


Slotbout met zeskantmoer DIN 603/555 Staal Rechts Elektrolytisch verzinkt ≥ 4.6 M8X45

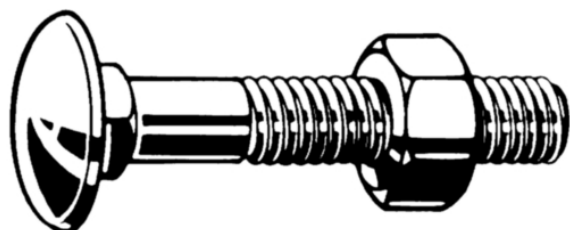

Artikel nummer	08250.080.045
Merk	-
UBB	950351603085
UNSPSC	31161612
EAN	8715492555243
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Length (L) (mm)	45
Klasse	≥ 4.6
Material (long)	Staal
Thread direction	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Thread (long)	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	603/555
BS	4933/-
NF	- / E25-402
ASME	B18.5.2.3M/-
ISO	8677/-
NEN	303/697

Technische specificatie

m	6.5
P	1.25
d_k (max.)	20.65
b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	22
fn (max.)	5.6
s	13
b (min.): $L > 200\text{mm}$	41
Vn (max.)	8.58
k (max.)	4.88

Technische tekening

