


Slotbout met zeskantmoer DIN 603/555 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.6 M8X180

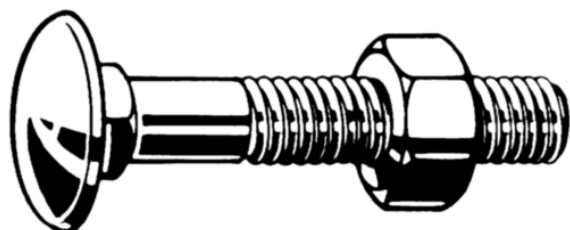

Artikel nummer	08250.080.180
Merk	-
UBB	950351604646
UNSPSC	31161612
EAN	8715492555410
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter (d-D)	M8
Lengte (L)	180
Klasse	≥4.6
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NEN	303/697
DIN	603/555
NF	- / E25-402
ASME	B18.5.2.3M/-
ISO	8677/-
BS	4933/-

Technische specificatie

d_k (max.)	20.65
P	1.25
b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	22
V_n (max.)	8.58
k (max.)	4.88
b (min.): $L > 200\text{mm}$	41
f_n (max.)	5.6
b (min.): $125\text{mm} < L \leq 200\text{mm}$	28
m	6.5
s	13

Technische tekening

