


## Slotbout met zeskantmoer DIN 603/555 Staal Rechts Elektrolytisch verzinkt $\geq 4.6$ M10X60

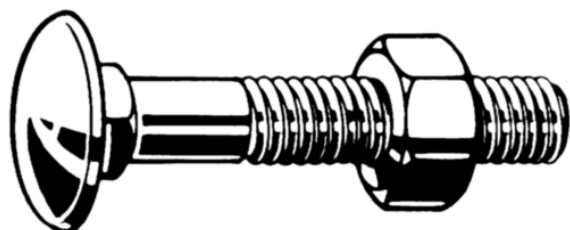

Artikel nummer	08250.100.060
Merk	-
UBB	950351605635
UNSPSC	31161612
EAN	8715492555519
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

### Technische parameters

Klasse	$\geq 4.6$
Thread direction	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Thread (long)	Metrische schroefdraad

### Standaarden

NF	- / E25-402
ASME	B18.5.2.3M/-
DIN	603/555
BS	4933/-
NEN	303/697

### Technische specificatie

b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	26
fn (max.)	6.6
$d_k$ (max.)	24.65
P	1.50
s	17
Vn (max.)	10.58
b (min.): $L > 200\text{mm}$	45
k (max.)	5.38
b (min.): $125\text{mm} < L \leq 200\text{mm}$	32
m	8

### Technische tekening

