


Slotbout met zeskantmoer DIN 603/555 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.6 M10X130

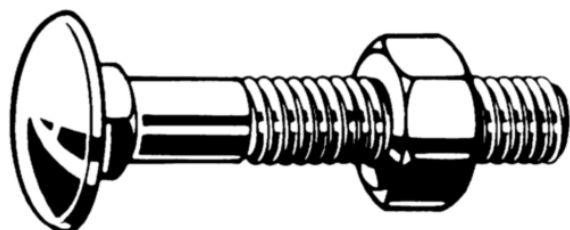

Artikel nummer	08250.100.130
Merk	-
UBB	950351606542
UNSPSC	31161612
EAN	8715492555601
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter (d-D)	M10
Lengte (L)	130
Klasse	≥4.6
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	8677/-
ASME	B18.5.2.3M/-
NEN	303/697
DIN	603/555
BS	4933/-
NF	- / E25-402

Technische specificatie

b (min.): 125mm < L ≤ 200mm	32
m	8
d _k (max.)	24.65
b (min.): L > 200mm	45
P	1.50
V _n (max.)	10.58
b (min.): L ≤ 125mm	26
s	17
k (max.)	5.38
f _n (max.)	6.6

Technische tekening

