


Slotbout met zeskantmoer DIN 603/555 Staal Rechts Elektrolytisch verzinkt ≥ 4.6 M10X260

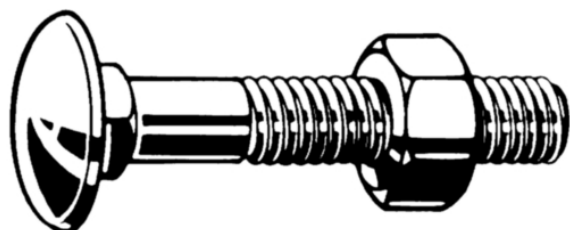

Artikel nummer	08250.100.260
Merk	-
UBB	950351607532
UNSPSC	31161612
EAN	8715492555717
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter (d-D)	M10
Lengte (L)	260
Klasse	≥ 4.6
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	- / E25-402
DIN	603/555
BS	4933/-
NEN	303/697
ISO	8677/-
ASME	B18.5.2.3M/-

Technische specificatie

k (max.)	5.38
b (min.): $L > 200\text{mm}$	45
P	1.50
b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	26
fn (max.)	6.6
m	8
Vn (max.)	10.58
s	17
d_k (max.)	24.65
b (min.): $125\text{mm} < L \leq 200\text{mm}$	32

Technische tekening

