


Slotbout met zeskantmoer DIN 603/555 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.6 M12X340

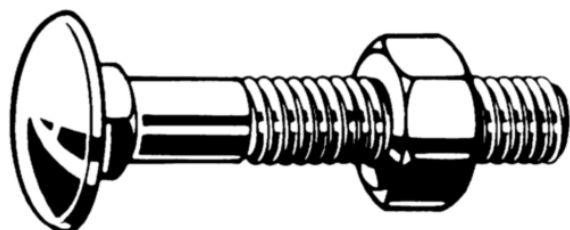

| | |
|----------------|-------------------------------|
| Artikel nummer | 08250.120.340 |
| Merk | - |
| UBB | 950351611088 |
| UNSPSC | 31161612 |
| EAN | 8715492556158 |
| PKG. van 10 | Alleen volledige verpakkingen |

Technische parameters

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Diameter (d-D) | M12 |
| Lengte (L) | 340 |
| Klasse | ≥4.6 |
| Materiaalsoort | Staal |
| Draadrichting | Rechts |
| Oppervlaktebedekking | Elektrolytisch verzinkt |
| Draadsoort | Metrische schroefdraad |

Standaarden

| | |
|------|--------------|
| NEN | 303/697 |
| DIN | 603/555 |
| BS | 4933/- |
| ASME | B18.5.2.3M/- |
| NF | - / E25-402 |
| ISO | 8677/- |

Technische specificatie

| | |
|--|-------|
| s | 19 |
| f_n (max.) | 8.75 |
| d_k (max.) | 30.65 |
| b (min.): $L > 200\text{mm}$ | 49 |
| V_n (max.) | 12.7 |
| b (min.): $L \leq 125\text{mm}$ | 30 |
| b (min.): $125\text{mm} < L \leq 200\text{mm}$ | 36 |
| P | 1.75 |
| k (max.) | 6.95 |
| m | 10 |

Technische tekening

