


## Slotbout met zeskantmoer DIN 603/555 Staal Rechts Elektrolytisch verzinkt $\geq 4.6$ M12X400

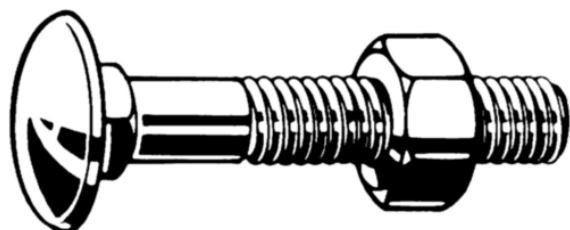

Artikel nummer	08250.120.400
Merk	-
UBB	950351611328
UNSPSC	31161612
EAN	8715492556189
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

### Technische parameters

Diameter (d-D)	M12
Lengte (L)	400
Klasse	$\geq 4.6$
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

### Standaarden

ISO	8677/-
ASME	B18.5.2.3M/-
NEN	303/697
BS	4933/-
NF	- / E25-402
DIN	603/555

### Technische specificatie

b (min.): 125mm < L ≤ 200mm	36
b (min.): L > 200mm	49
b (min.): L ≤ 125mm	30
m	10
Vn (max.)	12.7
k (max.)	6.95
s	19
fn (max.)	8.75
d <sub>k</sub> (max.)	30.65
P	1.75

### Technische tekening

