


Slotbout met zeskantmoer DIN 603/555 Staal Rechts Elektrolytisch verzinkt ≥ 4.6 M16X60

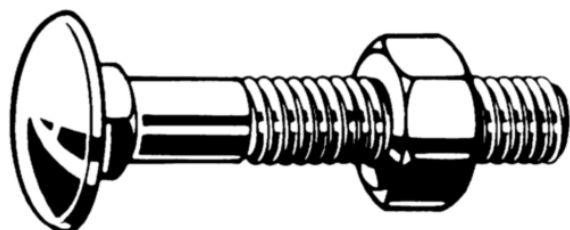

Artikel nummer	08250.160.060
Merk	-
UBB	950351611401
UNSPSC	31161612
EAN	8715492556356
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter (d-D)	M16
Lengte (L)	60
Klasse	≥ 4.6
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NEN	303/697
ISO	8677/-
DIN	603/555
NF	- / E25-402
BS	4933/-
ASME	B18.5.2.3M/-

Technische specificatie

d_k (max.)	38.8
P	2
b (min.): $L > 200\text{mm}$	57
k (max.)	8.95
Vn (max.)	16.7
b (min.): $125\text{mm} < L \leq 200\text{mm}$	44
s	24
b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	38
m	13
fn (max.)	12.9

Technische tekening

