


Slotbout met zeskantmoer DIN 603/555 Staal Rechts Elektrolytisch verzinkt ≥ 4.6 M16X110

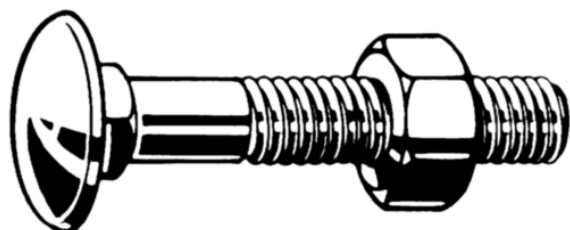

Artikel nummer	08250.160.110
Merk	-
UBB	952351343845
UNSPSC	31161612
EAN	8715492556417
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter (d-D)	M16
Lengte (L)	110
Klasse	≥ 4.6
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NEN	303/697
DIN	603/555
ASME	B18.5.2.3M/-
NF	- / E25-402
ISO	8677/-
BS	4933/-

Technische specificatie

b (min.): 125mm < L ≤ 200mm	44
Vn (max.)	16.7
d _k (max.)	38.8
k (max.)	8.95
fn (max.)	12.9
P	2
b (min.): L > 200mm	57
m	13
b (min.): L ≤ 125mm	38
s	24

Technische tekening

