


## Slotbout met zeskantmoer DIN 603/555 Staal Rechts Elektrolytisch verzinkt $\geq 4.6$ M16X170

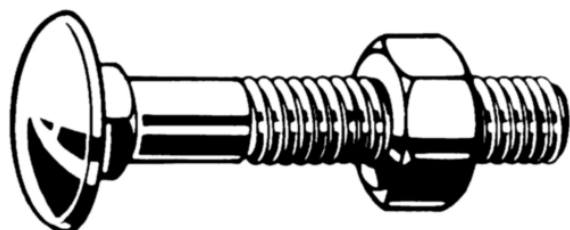

Artikel nummer	08250.160.170
Merk	-
UBB	954351413537
UNSPSC	31161612
EAN	8715492556479
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

### Technische parameters

Diameter (d-D)	M16
Lengte (L)	170
Klasse	$\geq 4.6$
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

### Standaarden

BS	4933/-
NF	- / E25-402
ASME	B18.5.2.3M/-
NEN	303/697
ISO	8677/-
DIN	603/555

### Technische specificatie

s	24
P	2
k (max.)	8.95
m	13
$d_k$ (max.)	38.8
b (min.): 125mm <math>L \leq 200\text{mm}</math>	44
Vn (max.)	16.7
b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	38
fn (max.)	12.9
b (min.): $L > 200\text{mm}$	57

### Technische tekening

