


Slotbout met zeskantmoer DIN 603/555 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.6 M16X240

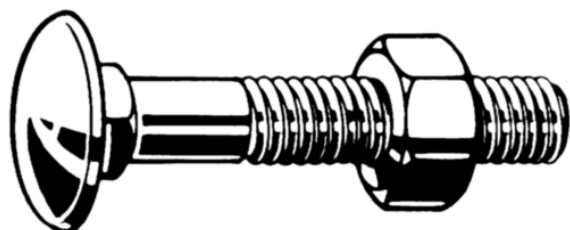

Artikel nummer	08250.160.240
Merk	-
UBB	950351612565
UNSPSC	31161612
EAN	8715492556516
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter (d-D)	M16
Lengte (L)	240
Klasse	≥4.6
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	- / E25-402
ISO	8677/-
BS	4933/-
ASME	B18.5.2.3M/-
DIN	603/555
NEN	303/697

Technische specificatie

d_k (max.)	38.8
P	2
s	24
b (min.): $L > 200\text{mm}$	57
b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	38
V_n (max.)	16.7
m	13
b (min.): $125\text{mm} < L \leq 200\text{mm}$	44
f_n (max.)	12.9
k (max.)	8.95

Technische tekening

