


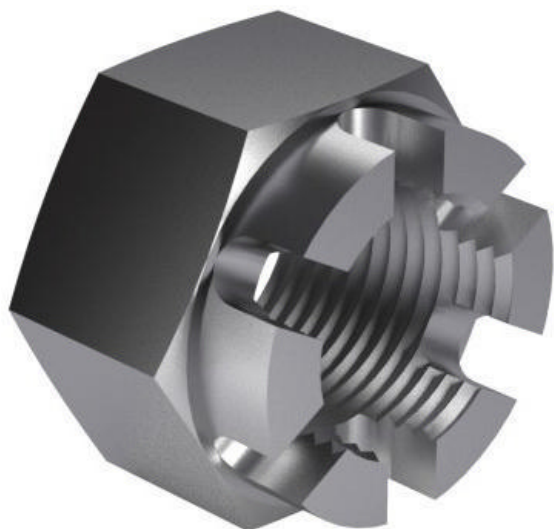

## Kroonmoer MF DIN 935-1 Staal Blank 4 M27X1,50 (≠DIN)

Artikelnummer 12020.270.150

Merk -

UBB 950355106929

UNSPSC 31161707

EAN 8715492575807

PKG. van 10 Alleen volledige verpakkingen

### Technische parameters

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Diameter             | M27                         |
| Klasse               | 4                           |
| Aandraaivoorziening  | Zeskant                     |
| Materiaalsoort       | Staal                       |
| Draadrichting        | Rechts                      |
| Oppervlaktebedekking | Blank                       |
| Draadsoort           | Metrisch fijne schroefdraad |

Info \* Deze waarden zijn gebaseerd op de "oude" sleutelwijdtes volgens DIN. Richtwaarden voor splitpennen volgens DIN 94 (ISO 1234). Afhankelijk van de verkrijgbaarheid kunnen de maten afwijken.

### Standaarden

|     |       |
|-----|-------|
| NEN | 729   |
| DIN | 935-1 |

### Technische specificatie

|                |     |
|----------------|-----|
| d-D            | M27 |
| m              | 30  |
| n              | 5.5 |
| Aantal gleuven | 6   |

### Technische tekening

|                 |     |
|-----------------|-----|
| P               | 1.5 |
| S               | 41  |
| Splitpen DIN 94 | 5   |

**FABORY**

