


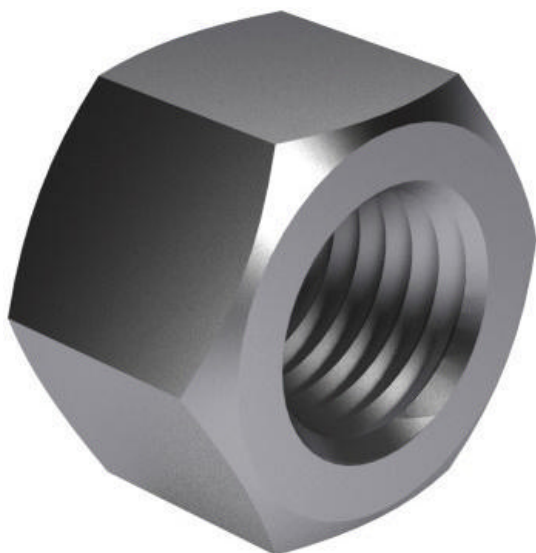

Zelfborgende zeskantmoer geheel metaal, ISO-Metrisch DIN 980V Staal Thermisch verzinkt 8 ISO metrisch M24

Artikelnummer	12885.240.001
---------------	---------------

Merk	-
------	---

UBB	500648368495
-----	--------------

UNSPSC	31161727
--------	----------

EAN	8717077217263
-----	---------------

PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen
-------------	-------------------------------

Technische parameters

Diameter	M24
Klasse	8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts

Oppervlaktebedekking Thermisch verzinkt

Draadsoort	Metrische schroefdraad
------------	------------------------

Standaarden

NEN	2452
DIN	980-V
BS	4929-1
NF	E25-410
ISO	7042

Info

Thermisch verzinkte moeren met ISO-metrisch passende schroefdraad worden vervaardigd met tolerantieklasse 6H en dienen gebruikt te worden in combinatie met buitendraadartikelen (bouten, draadstangen) met een schroefdraad met tolerantieklasse 6az vóór het verzinken. Omdat de schroefdraad in de moer getapt is na het verzinken heeft deze

FABORY

geen bedekking. De
corrosiebestendigheid
wordt hierdoor
niet nadelig
beïnvloed omdat
de schroefdraad
beschermd wordt
door de zinklaag van
het tegendeel.ISO
metrisch

Technische specificatie

d-D	M24
h (max.)	24
P	3
s	36

Technische tekening

