


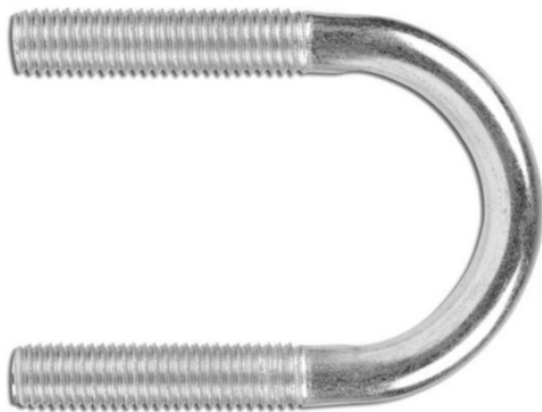

U-Beugel type B Staal Elektrolytisch verzinkt M10X99X73X40

Artikelnummer	17243.100.073
Merk	-
UBB	408373267496
UNSPSC	31161616
EAN	8712547003988
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	99 mm
D (Inch)	2inch
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

Technische specificatie

b	40
d-D	M10
d	10
D (mm)	60
E	73
Voor leiding ø	2
L (mm)	99
L1	89
L2	59
L3	29

Technische tekening

