


Studbolt met 2 zware zeskantmoeren metrisch BS ≈4882 Staal ASTM A193M - ASTM A194M Blank Gr.B7 - Gr.2H M27X250

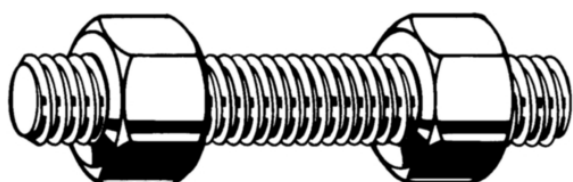

Artikelnummer 22060.270.250

Merk -

UBB 500578857954

UNSPSC 31161619

EAN 8715494409452

PKG. van 1 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter (d-D)	M27
Lengthe (L) (mm)	250
Remarks	Moerhoogte 'M' wijkt af van BS 4882. L is nominale lengte van de studbolt exclusief de afschuiningen.
Klasse	Gr.B7 - Gr.2H
Aandraaivoorziening	Buitenzeskant
Materiaalsoort	Staal
Materiaalsoort Technisch	ASTM A193M - ASTM A194M
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

BS	≈4882
ASTM	A193/A194

Technische specificatie

B	41
M	27
P	3

Technische tekening

