


Studbolt met 2 zware zeskantmoeren ASME B16.5/ B18.2.2 Staal ASTM A320 - ASTM A194 Blank Gr.L7 - Gr.7 1.3/4X305 (12)

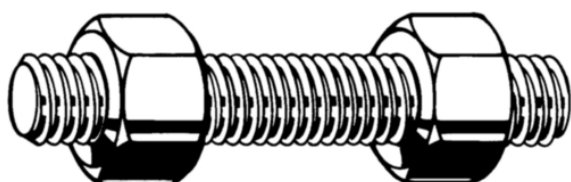

Artikelnummer	22326.444.304
Merk	-
UBB	500578309162
UNSPSC	31161619
EAN	8715494345767
PKG. van 1	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter (Inch)	1.3/4
Lengte (L) (mm)	305
Lengte (L) (Inch - ft)	12 Inch
Remarks	De tolerantie van de totale lengte van de studbolts is volgens ASME B16.5 Tabel C-3 L is nominale lengte van de studbolt exclusief de afschuiningen.
Klasse	Gr.L7 - Gr.7
Materiaalsoort	Staal
Materiaalsoort Technisch	ASTM A320 - ASTM A194
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	8 Unified National

Standaarden

BS	≈4882
ASME	B16.5/B18.2.2
ASTM	A193/A194

Technische specificatie

B	2.3/4
M	43.6
Gangen per Inch	8

Technische tekening

FABORY *OF COURSE.*
SETTING THE STANDARD
IN FASTENING SOLUTIONS

