


## Studbolt met 2 zware zeskantmoeren ASME B16.5/ B18.2.2 Roestvaststaal (RVS) ASTM A320 - ASTM A194 Gr.B8 Cl.2 - Gr.8 5/8X135 (5.1/4)

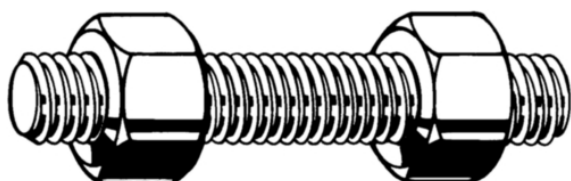

Artikelnummer	22531.158.133
Merk	-
UBB	500578599721
UNSPSC	31161619
EAN	8715494358873
PKG. van 1	Alleen volledige verpakkingen

### Technische parameters

Diameter (Inch)	5/8
Lengte (L) (mm)	135
Lengte (L) (Inch - ft)	5.1/4
Remarks	De tolerantie van de totale lengte van de studbolts is volgens ASME B16.5 Tabel C-3 L is nominale lengte van de studbolt exclusief de afschuiningen.
Klasse	Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Materiaalsoort	Roestvaststaal (RVS)
Materiaalsoort Technisch	ASTM A320 - ASTM A194
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Unified National Coarse

### Standaarden

ASTM	A193/A194
BS	≈4882
ASME	B16.5/B18.2.2

### Technische specificatie

B	1.1/16
---	--------

### Technische tekening

M 15.5

Gangen per Inch 11

**UR COURSE.**

SETTING THE STANDARD  
IN FASTENING SOLUTIONS

