



Bolcilinderschroef met zaaggleuf DIN 85 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M5X40

Artikelnummer 24640.050.040

Merk -

UBB 950353154988

UNSPSC 31161504

EAN 8715492637574

PKG. van 500 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M5
Lengte	40 mm
Klasse	4.8
Aandraaivoorziening	Zaaggleuf
Kopsoort	Pancilinderkop
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].


Standaarden

NEN	≈1603
DIN	85
ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-128
BS	≈4183
ISO	≈1580

Technische specificatie

d-D	M5
Thread length (min.)	38
dk(max.)	10
Voldraad als $L \leq$	40
k (max.)	3
L (mm)	40
n	1.2
P	0.8

Technische tekening

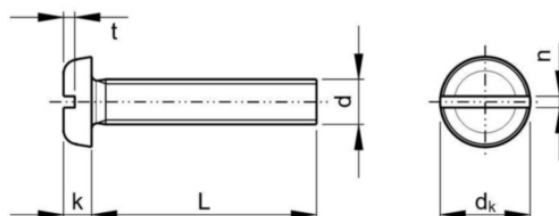

t (min.)	1.2
----------	-----

FABORY