


## Verzonken schroef met T-ster DIN ≈965 A Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M5X40

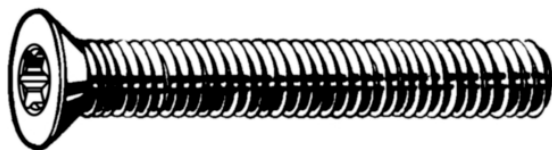

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Artikelnummer | 24677.050.040                 |
| Merk          | -                             |
| UBB           | 500645214338                  |
| UNSPSC        | 31161504                      |
| EAN           | 8717077072060                 |
| PKG. van 500  | Alleen volledige verpakkingen |

### Technische parameters

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Diameter             | M5                      |
| Lengte               | 40 mm                   |
| Klasse               | 4.8                     |
| Aandraaivoorziening  | T-ster                  |
| Kopsoort             | Verzonkenkop            |
| Materiaalsoort       | Staal                   |
| Oppervlaktebedekking | Elektrolytisch verzinkt |
| Draadsoort           | Metrische schroefdraad  |

### Standaarden

|     |            |
|-----|------------|
| DIN | ≈965       |
| NF  | ≈E25-119-1 |
| ISO | ≈14581     |

### Technische specificatie

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| d-D                   | M5  |
| Thread length (min.)  | 25  |
| dk(max.)              | 9.2 |
| Voldraad als $L \leq$ | 30  |
| k (max.)              | 2.5 |
| L (mm)                | 40  |
| P                     | 0.8 |
| Sleutel               | 25  |

### Technische tekening

