


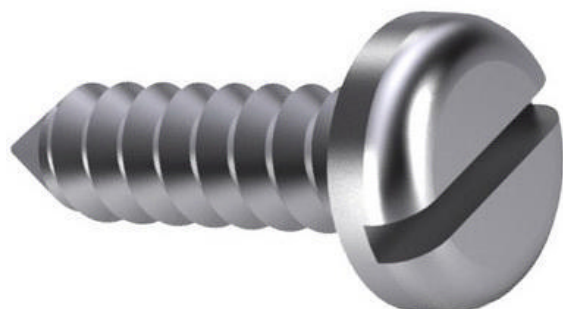

## Pancilinderplaatschroef met zaaggleuf DIN 7971 C Staal Vernikkeld ST3,5X19MM

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Artikelnummer | 26000.035.019                 |
| Merk          | -                             |
| UBB           | 950352038190                  |
| UNSPSC        | 31161507                      |
| EAN           | 8715492649959                 |
| PKG. van 200  | Alleen volledige verpakkingen |

### Technische parameters

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Diameter            | 3.5 mm         |
| Lengte              | 19 mm          |
| Aandraaivoorziening | Zaaggleuf      |
| Kopsoort            | Pancilinderkop |
| Materiaalsoort      | Staal          |

Oppervlaktebedekking Vernikkeld

Draadsoort Plaatschroefdraad

Info  
 Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

### Standaarden

|     |           |
|-----|-----------|
| BS  | 4174      |
| DIN | 7971 C    |
| ISO | 1481 C    |
| NF  | E25-663 C |

### Technische specificatie

|        |     |
|--------|-----|
| D (mm) | 3.5 |
| dk     | 6.9 |
| k      | 2.1 |
| L (mm) | 19  |
| n      | 1   |
| P      | 1.3 |

### Technische tekening

