


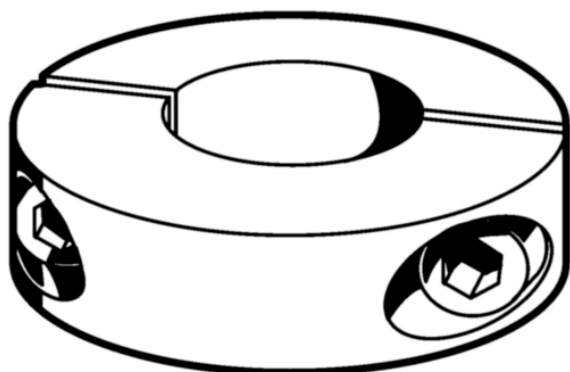

Klemstelring met twee binnenzeskantschroeven Automatenstaal 10

Artikelnummer	37845.100.001
---------------	---------------

Merk	-
------	---

UBB	500501979412
-----	--------------

UNSPSC	31161807
--------	----------

EAN	8715494229401
-----	---------------

PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen
-------------	-------------------------------

Technische parameters

Diameter	10 mm
----------	-------

Materiaalsoort	Automatenstaal
----------------	----------------

Buitendiameter	32
----------------	----

Info	Speciale kenmerken van klemstelringen:Eenvoudige montage en demontage, nauwkeurige positionering, zeer sterke spelingsvrije verbinding.Gelijke verdeling van de klemkracht over de omtrek van de as, compenseert tolerantievariaties.Ze veroorzaken geen schade aan de as tijdens de montage omdat het materiaal van de as niet vervormd wordt.De klemstelringen worden geleverd met een binnenzeskantschroef volgens ISO 4762 (DIN 912), klasse 12.9.
------	--

Standaarden

Technische specificatie

b	10
b (j14)	10
d1	10
d2	32
d2(h13)	32
D (mm)	10
Schroefafmeting	M4x16
Dikte	10

Technische tekening

