

Cilindrische kerfpen met tap DIN 1470 Automatenstaal 1,5X4MM



Artikelnummer 39700.015.004

Merk -

UBB 950359117187

UNSPSC 31163215

EAN 8715492823007

PKG. van 200 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	1.5 mm
Lengte	4 mm
Materiaalsoort	Automatenstaal

Info V = Afschuifkracht tweesnedig min. in kN (alleen voor stalen pennen). Diameter d2(nom.) wordt gemeten over de kerven. Voor de gatrdiameter wordt d1(nom.) met tolerantieveld H11 aanbevolen. De nominale lengte (L) wordt exclusief de afrondingen gemeten (tolerantie js15).


Standaarden

NEN	≈2601
DIN	1470
ISO	≈8739

Technische specificatie

c ≈	0.2
d1	1.5
d2 ≈	1.6
D (mm)	1.5
L (mm)	4

Technische tekening

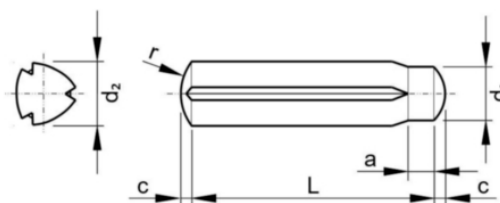

$r \approx$ 1.5

Tolerantie h9

V 1.6